

コンパクトで高性能！ 信頼のサーマルサイクラーに新機種登場

MiniAmp / MiniAmp Plus 発売記念キャンペーン！

コンパクト
なのに
高性能！

MiniAmpサーマルサイクラー

¥450,000 → **¥390,000**

MiniAmp Plusサーマルサイクラー

¥580,000 → **¥420,000**



= cloud-enabled instrument

キャンペーン期間

2018年1月15日(月) ~ 2018年3月16日(金) 弊社受注分まで

お客様から高い信頼をいただいている、Applied Biosystems™ サーマルサイクラーに新しい機種MiniAmpシリーズが登場しました。新しいApplied Biosystems™ MiniAmp™ サーマルサイクラーはコンパクトなデザインでルーチンのPCRにおすすめのエントリーモデル、Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plusサーマルサイクラーは、独立した3つのVeriFlex™ ブロックゾーンを搭載し、PCRの最適化ニーズにもお応えします。



置く場所を選ばない、コンパクトなデザイン



直感的に使用できるユーザーフレンドリーなカラータッチスクリーン




クラウドに対応しており、Thermo Fisher Connectの利用でいつでも、どこからでも機器にアクセス

VeriFlexテクノロジーを用いた正確なPCRの最適化†

VeriFlexブロックによりグラジエント方式よりも正確にPCR条件の最適化をサポートします。3つの独立したペルチェブロックにより、3温度帯を正確に制御します。

- 最適なアニーリング温度を正確に判別可能
一般的なグラジエント方式によるあいまいさを排除
- 同じランで異なるアニーリング温度のPCRを最大3点実施時間を節約
- サーマルサイクラーをインキュベーターとして利用可能
正確な温度制御が可能

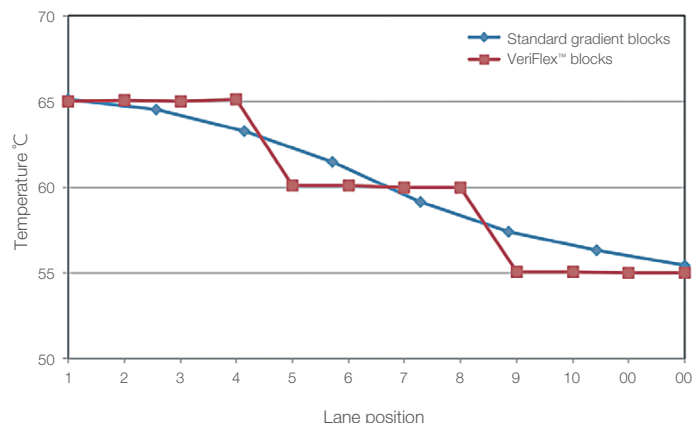

† MiniAmp Plus サーマルサイクラーのみ対応しています。

Thermo Fisher Connect がもたらすイノベーション

モニタリング



ランをリアルタイムで遠隔モニタリング。Instrument Connect 遠隔モニタリングアプリをダウンロードし、いつでも、どこからでも使用状況やランのステータスを確認できます。

保存



どこからでもプロトコル設計、クラウド保存が可能。デスクトップパソコン、モバイルデバイスから設計・クラウドに保存したプロトコルは、お客様の装置からアカウントにアクセスすれば、すぐにプロトコルを使用できます。

シェアリング



お客様のプロトコルやその他のファイルを、世界中の Thermo Fisher Connect ユーザーと簡単に共有でき、とても便利です。厳格なセキュリティ基準で保護されています。

製品仕様

製品名	MiniAmp Thermal Cycler	MiniAmp Plus Thermal Cycler
ブロックタイプ	96-well, 0.2 mL	96-well, 0.2 mL
VeriFlex ブロック	ゾーン数	3ゾーン
	設定温度幅	最大20°C
	隣接ゾーン間設定温度幅	10°C
ブロック温度の最大移行速度*	3.0°C/sec	3.5°C/sec
温度精度	±0.25°C (35 – 99.9°C)	
温度安定性	0.5°C (95°C設定でタイマースタートから30秒後)	
サイズ (H × W × D)	20 cm × 19 cm × 39 cm	
PCR反応液量	10 – 100 µL	
メモリー	USB または 2,000 MB 内蔵メモリー 内蔵メモリーは1,000プロトコル以上保存可能	
ディスプレイ	5インチ カラーTFT 液晶ディスプレイ	

* 反応液1 µL 時

Ordering information

製品名	サイズ	製品番号	価格	キャンペーン価格
MiniAmp サーマルサイクラー (1年保証)	一式	MiniAmp-CP	¥450,000	¥390,000
MiniAmp サーマルサイクラー (2年保証)	一式	MiniAmp-S2CP	¥515,000	¥440,000
MiniAmp Plus サーマルサイクラー (1年保証)	一式	MiniAmp Plus-CP	¥580,000	¥420,000
MiniAmp Plus サーマルサイクラー (2年保証)	一式	MiniAmp Plus-S2CP	¥650,000	¥480,000
推奨プラスチック製品				
MicroAmp EnduraPlate Optical 96-Well Clear Reaction Plates with Barcode	20プレート	4483354	¥32,700	—
MicroAmp Clear Adhesive Film	100枚	4306311	¥32,700	—
MicroAmp 8-Tube Strip with Attached Domed Caps, 0.2 mL	125ストリップ	A30589	¥25,700	—

詳細はこちらをご覧ください。 www.thermofisher.com/miniamp

研究用のみ使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。
記載の社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。
For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. ©2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は2018年1月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。 www.thermofisher.com/jp-tc

販売店

CPC061-A1801E

サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社

本社：〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-8

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-6980 FAX : 03-6832-9584

営業部 TEL : 03-6832-9300 FAX : 03-6832-9580

[facebook.com/ThermoFisherJapan](https://www.facebook.com/ThermoFisherJapan)

[@ThermoFisherJP](https://twitter.com/ThermoFisherJP)

www.thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC