



ラボ用汎用機器キャンペーン

キャンペーン期間

2019.10.1 Tue. ~ 2020.3.19 Thu.

コンパクトなオープンエアシェーカー 本体とアクセサリ同時購入で 20% OFF

NEW

微生物細胞培養、ゲル染色、ウェスタンブロッティングに

Thermo Scientific™ Solaris™ オービタルシェーカー

- 大容量フラスコも容易に振とう可能
- 直観的な操作が可能なタッチパネルインターフェイス
- プログラムメモリー、ログエクスポート機能付
- 2年間サービス保証、10年間ドライブメカニズム保証



オーダーインフォメーション

本体

製品番号	製品名	スピードレンジ (軌道直径)	最大容量 (本×フラスコ容量)	希望小売価格	キャンペーン価格
SK2000	Solaris 2000 (12"×14" プラットフォーム付属)	15-525 rpm (25.4 mm)	32 × 500 mL (2 × 6 L)	¥400,000	¥320,000
SK4000	Solaris 4000 (18"×30" プラットフォーム付属)	15-525 rpm (25.4 mm)	40 × 500 mL (6 × 6 L)	¥660,000	¥528,000

アクセサリ

製品番号	製品名	希望小売価格	キャンペーン価格
Solaris 2000 用プラットフォーム			
SK1214D	12"×14" デュアルスタック プラットフォーム*1	¥70,000	¥56,000
SK1214DK	12"×14" デュアルスタック アップグレードキット*2	¥45,000	¥36,000
SK1818	18"×18" ユニバーサルプラットフォーム (46×46 cm)	¥50,000	¥40,000
SK1818D	18"×18" デュアルスタック プラットフォーム*1	¥120,000	¥96,000
SK1818DK	18"×18" デュアルスタック アップグレードキット*2	¥60,000	¥48,000
Solaris 4000 用プラットフォーム			
SK1830D	18"×30" デュアルスタック プラットフォーム*1	¥200,000	¥160,000
SK1830DK	18"×30" デュアルスタック アップグレードキット*2	¥120,000	¥96,000
SK3624	36"×24" ユニバーサルプラットフォーム (92×61 cm)	¥180,000	¥144,000
クランプ			
30175DBQ	マイクロプレート	¥6,500	¥5,200
30153	125 mL フラスコ	¥5,500	¥4,400
30154BI	250 mL フラスコ	¥6,500	¥5,200
30155	300 mL フラスコ	¥7,600	¥6,000
30156BI	500 mL フラスコ	¥7,600	¥6,000
30157BI	1 L フラスコ	¥9,800	¥7,800
30158	2 L フラスコ	¥14,000	¥11,200
30159	4 L フラスコ	¥18,000	¥14,400
30160	6 L フラスコ	¥22,000	¥17,600
チューブラック フル			
30182	Φ 14-16 mm (6×12)	¥55,000	¥44,000
30184	Φ 17-20 mm (4×10)	¥55,000	¥44,000
30186	Φ 21-25 mm (4×10)	¥55,000	¥44,000
30188	Φ 26-30 mm (3×8)	¥55,000	¥44,000
チューブラック ハーフ			
30183	Φ 14-16 mm (6×6)	¥55,000	¥44,000
30185	Φ 17-20 mm (4×5)	¥56,000	¥44,800
30187	Φ 21-25 mm (4×4)	¥53,000	¥42,400
30189	Φ 26-30 mm (3×3)	¥57,000	¥45,600
粘着マット			
300349	9"×9"	¥9,800	¥7,800

*1 セット内容/プラットフォーム 2枚、ネジ、サポーティングロッド *2 セット内容/プラットフォーム 1枚、ネジ、サポーティングロッド

キャンペーン番号: LET1910-1 | キャンペーン期間: 2019年10月1日(火) ~ 2020年3月19日(木) まで

大容量とハイスループットを両立する ユニバーサル高速遠心機 30% OFF

培養細胞や核酸のミディプレップからタンパク質精製までをこの1台で

Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend X シリーズ ユニバーサル冷却遠心機

本体と同時購入でローターも 30% OFF

- 大容量も高速遠心でスピーディーに
- ローター交換はツールレスでワンタッチ
- 豊富なバイオセーフティ対応ローター
- 軽量・15年保証付カーボン固定角ローター
- 2年間サービス保証



オーダーインフォメーション

本体

製品番号	製品名	最大容量 (本 × mL)	回転数 (rpm)	遠心力 (×g)	温度制御 (°C)	サイズ (W × D × H mm)	電源	希望小売価格	キャンペーン価格
75004263	Sorvall Legend X1R	4 × 400	15,200	25,830	-10~+40	623 × 605 × 360	100 V 50/60 Hz	¥900,000	¥630,000
75004540	Sorvall Legend XFR	4 × 1,000				565 × 670 × 840		¥1,130,000	¥791,000

ローター

対応機種	セット	製品番号	製品名	最大容量 (本 × mL)	回転数 (rpm)	遠心力 (×g)	希望小売価格	キャンペーン価格
X1R		75003181	TX-400 スイングローター	—	5,000	4,696	¥200,000	¥140,000
		75003655	バケット TX-400 用 4 個入*2	4 × 400	—	—	¥179,000	¥125,000
		7500xxxx	お好きなアダプター*1	—	—	—	¥72,000	¥50,000
X1R XFR		75003624	M-20 プレートローター*2 (プレートキャリアー 2 個入)	6 × MP 2 × DW	4,000	2,272	¥221,000	¥154,000
XFR			75003017	TX-1000 スイングローター	—	4,200	4,121	¥252,000
	75003001		バケット TX-1000 用 4 個入*2	4 × 1,000	—	—	¥223,000	¥156,000
	7500xxxx		お好きなアダプター*1	—	—	—	¥72,000	¥50,000

*1 市販のさまざまな容器に対応するアダプターをご用意しています。ぜひお問い合わせください。

*2 シーリングキャップは含まれません。

キャンペーン番号: LET1910-2 | キャンペーン期間: 2019年10月1日(火) ~ 2020年3月19日(木) まで

微量高速遠心機 35% OFF

細胞の回収や DNA / RNA 抽出の必需品

Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend Micro 21 シリーズ

- コンパクトなユニット
- ハイパフォーマンス：最大 21,100 ×g (14,800 rpm)
- バイオセーフティー対応ローター標準付属
(24 本 × 1.5 mL / 2 mL / スピнкаラム)
- 2 年間保証付



ローター (標準付属品)
製品番号: 75003424



Micro 21 (冷却無)

Micro 21R (冷却付)

オーダーインフォメーション

製品番号	製品名	温度制御 (°C)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	最大容量	サイズ (W×D×H mm)	希望小売価格	キャンペーン価格
75002437	Micro 21	—	14,800	21,100	24 本 × 2.0 mL	243 × 352 × 225	¥320,000	¥208,000
75002447	Micro 21R	-9~+40				295 × 445 × 330	¥520,000	¥338,000

キャンペーン番号: LET1910-3 | キャンペーン期間: 2019 年 10 月 1 日 (火) ~ 2020 年 3 月 19 日 (木) まで

土壌・環境測定におすすめ

Orion プレミアムハンディ pH メーター 25% OFF

Thermo Scientific™ Orion™ Star A321 pH メーターは、ハンディタイプ pH メーターのプレミアムシリーズで、さまざまな用途に柔軟に対応できる製品として広くご利用いただいています。ご予算に合わせてフレキシブルにご購入いただけるよう、単体でもパッケージでもお求めやすい価格に設定しました。

- 野外での使用に耐える高い防水性能
- 単三電池で長時間連続モニターでき、5,000 件のデータをメモリー可能

オーダーインフォメーション

製品番号	製品名	希望小売価格	キャンペーン価格
STARA3210	Orion STAR A321 pH ハンディメーター 本体	¥98,000	¥73,500
STARA3215	Orion STAR A321 pH ハンディメーター キット (付属品: 電極 製品番号 8107UWMMMD、標準液、保存液、キャリアケース 製品番号 STARA-CS)	¥150,000	¥112,500
8107UWMMMD	ROSS Ultra Triode pH / ATC 複合電極 (エポキシボディ・ローメンテナンスゲル)	¥76,000	¥57,000
9678BNWP	Sure-Flow Redox / ORP 複合電極 (エポキシボディ)	¥80,000	¥60,000
9179BNMD	Triode ORP / ATC 電極 (エポキシボディ・ローメンテナンスゲル)	¥50,500	¥37,800
STARA-CS	ハンディメーター用キャリアケース	¥17,500	¥13,100
STARA-AR	ハンディメーター保護ホルダー	¥13,400	¥10,000

キャンペーン番号: WAI1910-1 | キャンペーン期間: 2019 年 10 月 1 日 (火) ~ 2020 年 3 月 19 日 (木) まで

本体・電極・試薬がパッケージになったお買い得キット! Orion Star A214 pH / イオンメーター 25% OFF

Thermo Scientific™ Orion™ Star A210 シリーズ

- pH、イオン濃度、電位差、相対電位差、酸化還元電位測定に対応
- 5 ポイントキャリブレーションに対応
- 2,000 データポイントを保存
- パッケージに含まれない他のイオン電極にも接続して使用可能
- USB や RS232 接続でデータを PC に出力可能



キット構成詳細

構成リスト	製品番号	STARA2146	STARA2147	STARA2148
Star A214 pH / イオンメーター 本体	STARA2140	●	●	●
ROSS Ultra pH 電極	8102BNUWP	●	●	●
温度プローブ	927007MD	●	●	●
マグネチックスターラ プローブ	096019	●	●	●
電極ホルダー付きスタンド	—	●	●	●
PC 接続ケーブル	—	●	●	●
電源アダプター	—	●	●	●
アンモニアハイパフォーマンス電極	9512HPBNWP	●	—	—
100 ppm アンモニア性窒素標準液 475 mL	951007	●	—	—
低濃度アンモニア溶液 475 mL	951210	●	—	—
アンモニア電極保存液 475 mL	951213	●	—	—
フッ素複合電極	9609BNWP	—	●	—
フッ素標準液 1 ppm TISAB II 添加済 475 mL	040906	—	●	—
フッ素標準液 2 ppm TISAB II 添加済 475 mL	040907	—	●	—
フッ素標準液 10 ppm TISAB II 添加済 475 mL	040908	—	●	—
添加剤 TISAB II 3.8 L	940909	—	●	—
ROSS ナトリウム複合電極 (標準液、イオン強化剤付属)	8611BNWP	—	—	●

オーダーインフォメーション

製品番号	製品名	希望小売価格	キャンペーン価格
STARA2146	Orion Star A214 pH / アンモニアイオンメーターキット	¥309,000	¥231,700
STARA2147	Orion Star A214 pH / フッ化物イオンメーターキット	¥309,000	¥231,700
STARA2148	Orion Star A214 pH / ナトリウムイオンメーターキット	¥309,000	¥231,700

キャンペーン番号: WAI1910-2 | キャンペーン期間: 2019年10月1日(火) ~ 2020年3月19日(木) まで

ALPS ヒートシーラー 30% OFF 同時購入でプレートシールもお買い得

サンプル蒸発やコンタミネーションを低減！

Thermo Scientific™ ALPS™ シリーズ マイクロプレート用ヒートシーラーは、PCR や保存時に生じるサンプルの蒸発やコンタミネーションを低減し、サンプルの損失を防ぎながら、信頼性の高いアッセイ結果をサポートします。小型デザインのため、狭いスペースでも設置可能です。期間中、対象製品を 30% OFF でご提供します。

さらに、同時に次ページの Thermo Scientific™ ABgene™ ヒートシールを 2 箱 以上ご購入で、ヒートシールも 30% OFF のダブルチャンス！

特長

- PCR プレートを含むさまざまなマイクロプレートに対応
- 用途に応じたヒートシールを選択可能
(ピアサブタイプ、透明タイプ、強粘着タイプなど)

ALPS30 マニュアルヒートシーラー

- 過熱防止機能付き（埋め込み式サーモスタット搭載）
- 3 種類のアダプターが標準付属
 - PCR プレート用
 - ディープウェルプレート用
 - スタンダードプレート、384 ウェルプレート用



ALPS30 マニュアルヒートシーラー

ALPS 50V 半自動ヒートシーラー

- タッチパネル搭載でシーリング温度や時間を簡単設定
- シーリング終了のアラーム機能付き
- 1 種類のアダプターが標準付属
 - スタンダードプレート用



ALPS 50V 半自動ヒートシーラー

オーダーインフォメーション

本体

製品番号	製品名	設定温度	設定時間	サイズ (W×D×H)	重量	電源	消費電力	希望小売価格	キャンペーン 価格
AB-0400	ALPS30 マニュアル ヒートシーラー	170 ± 2°C (設定不可)	—	220 × 250 × 230 mm	4 kg	110–120 VAC 50–60 Hz	350 W	¥418,000	¥292,000
AB-1443A	ALPS 50V 半自動 ヒートシーラー	125–200°C (1°C 間隔で 設定可能)	1–9 秒 (0.5 秒間隔で 設定可能)	220 × 321 × 425 mm	7.2 kg	100–130 VAC 50–60 Hz	350 W	¥528,000	¥369,000

キャンペーン番号：LSP1910-1 | キャンペーン期間：2019年10月1日（火）～2020年3月19日（木）まで

同時購入対象ヒートシール

製品番号	AB-0559	AB-0685	AB-0745	AB-1720	AB-0757	AB-0812
希望小売価格	¥20,600	¥29,200	¥20,600	¥22,600	¥20,600	¥20,600
キャンペーン価格	¥14,400	¥20,400	¥14,400	¥15,800	¥14,400	¥14,400
入数	100	100	100	100	100	100
製品名	サーモシール	クリアシール ストロング	イージーピーリング シール	イージーピアシング 20 µm	イージーピアシング シール	クリアシール ダイヤモンド
材質	アルミ	透明ポリエステル	アルミ	アルミ	アルミ	透明ポリマー
特長	<ul style="list-style-type: none"> 裏面に PP ラミネート 優れた溶媒耐性 	<ul style="list-style-type: none"> 裏面に PP ラミネート 優れた光学透明性 強靭なシール性 	<ul style="list-style-type: none"> -200°C までの超低温保存に使用可能 剥離後の再シール可能 	<ul style="list-style-type: none"> 薄手のためピアシングが容易 剥離困難 	<ul style="list-style-type: none"> 重ねてシーリング可能 	<ul style="list-style-type: none"> 優れた光学透明性
アルミシール	●	—	●	●	●	—
フィルムシール	—	●	—	—	—	●
ピーリング (剥離)	○	—	◎	—	○	△
ピアシング (貫通)	○	—	—	◎	○	—
対応プレート材質 (推奨)	PP	PP	PP、PE、COC	PP、PE	PP、PE	PP、PS、PE、COC
使用温度	-80–120°C	-80–120°C	-200–90°C	-80–80°C	-80–80°C	-80–120°C
主なアプリケーション	<ul style="list-style-type: none"> サンプルの長期保存・輸送 PCR などの高温や温度の上下が激しい用途 	<ul style="list-style-type: none"> 危険物質保存・廃棄 蛍光および比色 	<ul style="list-style-type: none"> サンプルの長期超低温保存 	<ul style="list-style-type: none"> サンプルの長期保存・輸送 自動分注機などでのピアシング 	<ul style="list-style-type: none"> PCR (スクリュウダウン式リッド用) 	<ul style="list-style-type: none"> リアルタイム PCR PCR 蛍光および比色
シーリング コンディション (推奨)	時間 1.5–2.5 秒 温度 165–170°C	時間 1.5–2.5 秒 温度 170°C	時間 0.5–3.0 秒 温度 165–170°C	時間 0.5–3.0 秒 温度 165–175°C	時間 0.5–3.0 秒 温度 165–175°C	時間 0.5–3.0 秒 温度 165–175°C

SuperSealer 30% OFF

驚くほどシンプルな操作性のマイクロプレート用シーラー

Thermo Scientific™ SuperSealer™ は、マイクロプレートのシーラーです。

個人差や作業ムラを生じさせずに、キャップマットやシーリングテープ (接着タイプ) を均一にシーリングします。

シンプルな操作性

- 単純な加圧のみでシーリング
- マイクロプレートと一緒にトレーにのせ、ドアを閉めてシーリングを開始
- マイクロプレートの高さを自動認識するため、パラメーターの入力は不要

柔軟性のあるシーリングパフォーマンス

- SBS 規格のマイクロプレート、ディープウェルプレート、チューブラックに対応
- シーリングテープ*、キャップマット、セプタムキャップに対応

* シーリング時は専用マット (製品番号 4423JP) をご使用ください。



SuperSealer

オーダーインフォメーション

製品番号	製品名	シーリングスピード	サイズ (W×D×H)	重量	電源	希望小売価格	キャンペーン価格
4110-11	SuperSealer	10–15 秒/プレート	165 × 318 × 343 mm	13.5 kg	110–240 V、 50/60 Hz	¥690,000	¥483,000

キャンペーン番号: LSP1910-2 | キャンペーン期間: 2019年10月1日 (火) ~ 2020年3月19日 (木) まで

Herasafe 2030i クラス II 安全キャビネット

NEW

カラータッチパネルインターフェースと
先進の機能を装備

Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i 安全キャビネット

- 視認性・操作性に優れた大画面カラータッチパネル
- インフロー & ダウンフローの速度をリアルタイム表示
- エアフローバランスを自動調整
- フロントサッシを開放でき、清掃が容易
- 便利な Auto Start / Stop プログラム機能を追加
- エネルギー効率に優れた2つのDCモーターファン
- 国際規格 NSF / ANSI 49 規格適合


2019年
6月
発売開始!



Thermo Scientific™
SmartClean Plus



Thermo Scientific™
SmartPort™

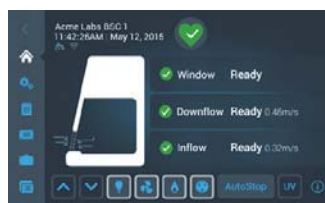

カラータッチパネル



オーダーインフォメーション

製品番号	製品名	サイズ (W × D × H mm)	スタンド設置時 (W × D × H mm)	希望小売価格
51032334	Herasafe 2030i NSF 1.2 m パッケージ キャビネット本体 (UV ランプ、W1.2 m SS316 ワークトップ付属) スタンド別売	1,300 × 800 × 1,536	1,300 × 800 × 2,216	¥1,700,000
50155689	安全キャビネットスタンド 1.2 m 高さ可変 H680-880 mm	1,300 × 800 × 680		¥150,000
51032335	Herasafe 2030i NSF 1.8 m パッケージ キャビネット本体 (UV ランプ、W1.8 m SS316 ワークトップ) スタンド別売	1,900 × 800 × 1,536	1,900 × 800 × 2,216	¥2,100,000
50155691	安全キャビネットスタンド 1.8 m 高さ可変 H680-880 mm	1,900 × 800 × 680		¥150,000

These products are intended for General Laboratory Use. It is the customer's responsibility to ensure that the performance of the product is suitable for customers' specific use or application. ©2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. LPD005-A1910CE

©2019 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転載を禁じます。
ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。記載内容は、予告なく変更することがあります。
本誌掲載のキャンペーンは、日本国内のお客様のみ有効です。また、その他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。
記載されている希望小売価格は、2019年10月現在のものです。消費税は含まれておりません。
実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
ここに記載されている製品は研究用機器であり、医療機器ではありません。
最新情報は当社 Web ページにてご確認ください。標準販売条件はこちらをご覧ください。www.thermofisher.com/jp-tc

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL : 0120-753-670 info.LPG.jp@thermofisher.com
オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261
営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan @ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC